
 


品番：**EA813AF-22**

品名：**#2x 85mm 衝撃吸収ビット(高硬度/10本組)**

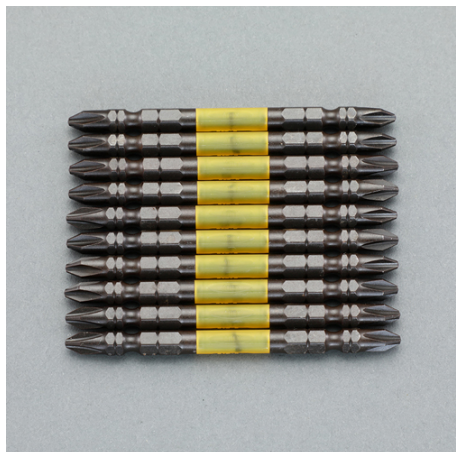

販売価格	2,550円 (税抜) / 2,805円(税込)		
カタログ価格	2,550円(税抜) / 2,805円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/19 03:05現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	0985ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ABR-14M-2-85
商品名	黒龍靱ビット タフ	サイズ	(+) #2
全長	85mm	六角シャンク	1/4" (6.35mm)
最高硬度	HRC 62.5	材質	ビット:クロモリブデンバナジウム鋼 樹脂部:PP
重量	153g	入数	10本
高靱性・高硬度ビット			
ハードな作業に強い衝撃吸収ビット			
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続			
抜群の喰いつきで滑りにくい			
曲がりに強く、芯ブレ抑制			
厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締付け作業に			
マグネット付き			
40V対応(18Vにも対応)			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.