


品番 : EA813AF-30

品名 : 5本組 衝撃吸収スリムビット(高硬度)

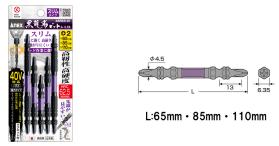

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 1,540円(税抜) / 1,694円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,540円(税抜) / 1,694円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/12/19 19:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1024ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------------------|---------|---|
| メーカー | アネックスツール (Anex) | 型番 | ABRS5-01 |
| 商品名 | 黒龍鞠ビット スリム | <セット内容> | (+) #2×65mm (1本) (+) #2×85mm (2本) (+) #2×110mm (2本) |
| 六角シャンク | 1/4" (6.35mm) | 最高硬度 | HRC 62.5 |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼・PP | 重量 | 92g |
| 入数 | 5本 | | |

高硬度・高韧性

先端が見やすい両頭スリムタイプ

摩耗に強く良好なネジ嵌合持続

抜群の喰いつきで滑りにくい

ハードな作業に強い衝撃吸収ビット

曲がりに強く、芯ブレ抑制

Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に

マグネット付き

40V対応(18Vにも対応)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.