


品番 : EA813AM-57

品名 : M 12 アンカー抜きビット(六角軸)

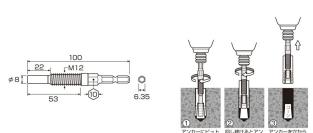

販売価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
カタログ価格	1,220円(税抜) / 1,342円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/14 23:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1291ページ		



カタログ訂正

25/10/02 材質…誤:合金鋼、正:クロムモリブデンバナジウム鋼(メッキ処理)(NO.56 963)

仕様

メーカー	アネックスツール(Anex)	型番	AEB-1250
適合アンカーサイズ	M12×50	六角シャンク	1/4" (6.35mm)
材質	クロムモリブデンバナジウム鋼(ニッケル処理)		

電動ドライバーでアンカーが抜ける

グリップアンカー(本体打ち込み式)専用

CTアンカー(内部コーン打ち込み式)にはご使用いただけません。

力を掛けるときに便利な六角ボルスター(10mm)付き

18V対応(40Vにも対応)

RoHS2適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.