


品番：EA813BV-7

品名：DC18.0V 振動ドリルドライバー(充電式)

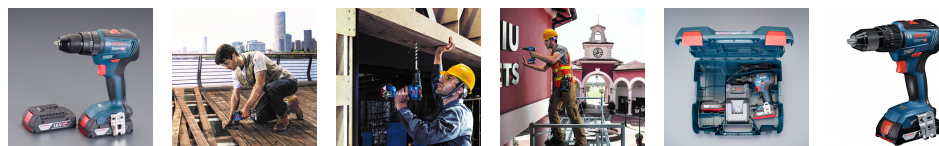

販売価格	45,300円(税抜) / 49,830円(税込)		
カタログ価格	45,300円(税抜) / 49,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/17 23:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



高効率ブラシレスモーター採用、長時間の使用でもメンテナンスフリーです

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSB18V-55
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	弾性体締付:28N・m 剛性体締付:55N・m
能力	コンクリート: φ13mm 鉄工: φ13mm 木工: φ35mm ネジ締め: φ10mm	バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約24分(空→80%ターボ充電) 約35分(空→フル充電)
チャック能力	φ1.5~13mm	回転数	1段ギア:0~460rpm 2段ギア:0~1800rpm
打撃数	0~27000min-1(回/分)	サイズ	189×77×205(H)mm
重量	1.1kg	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
LEDライト			
電子無段変速&ギア式2段変速			
左右回転機構			
高効率ブラシレスモーター採用、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。			

木材と金属、石材の加工時に現場での作業効率をカンタンかつ最大限にアップします。

ビット別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.