


品番：EA813DC-220H

品名：DC36V インパクトドライバー・グラインダー-セット(充電式)



販売価格	97,700円(税抜)／107,470円(税込)			
カタログ価格	97,700円(税抜)／107,470円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/17 17:54現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				

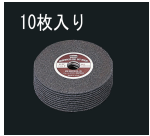

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH36DC(2XPS)+G18DSL2(NN) ※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・18V充電式ディスクグラインダー (EA809BX-102B) ・18V-36V充電式ドライバードリル (EA813DC-22F) ・切断砥石 φ100×2mm(10枚) ・ツールキャリー		

- <ディスクグラインダー仕様>
- ・用途: 切削・切断用
 - ・バッテリー: 18Vリチウムイオン電池5.0Ah
 - ・充電時間: 実用充電: 約19分、満充電: 約25分
 - ・スピンドル径: M10×1.5
 - ・回転数: 9,000rpm
 - ・砥石サイズ: 100mm
 - ・穴径: 15mm
 - ・サイズ: 303×60mm
 - ・重量: 2.0kg
 - ・付属品: レジノイド砥石×1(#36)、専用スパナ
 - ・替カーボンブラシ: EA813HH-21、EA813HH-9

- <インパクトドライバー仕様>
- ・バッテリー: 18V-36V(リチウムイオン2.5Ah/5.0Ah)
 - ・充電時間(気温20℃時): 約25分(満充電時)
 - ・締付能力
 - 小ねじ: 4～8mm
 - 普通ボルト: M5～M16

高力ボルト:M5～M14
テクスねじ: φ3.5～φ6
コーススレッド:22～125mm
・最大締付トルク(気温20℃満充電時)
200N・m(2,040kgf・cm)
・回転数(気温20℃満充電時)
ソフトモード:0～900rpm
パワーモード:0～3400rpm(デフォルト)、0～(1900～3600)rpm(カスタマイズ)
ボルトモード:0～2900rpm
テクスモード:0～3700rpm
・打撃数(気温20℃満充電時)
ソフトモード:0～2000rpm
パワーモード:0～4100rpm
ボルトモード:0～4100rpm
テクスモード:0～2200rpm
・先端形状:二面幅6.35ビット挿入形状
・サイズ:116(L)×241(H)mm
・重量:1.6kg(バッテリー装着時)
・付属品
バッテリー×2
急速充電器(冷却機能付)
収納ケース
電池カバー×2
・直流ブラシレスモーター
・LEDライト付
・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。
・トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。
・防じん・防水IP56
・カコブビット(スレンダータイプ)付

＜切断砥石仕様＞

- ・最高使用周速度:4300m/min
- ・最大回転数:13690rpm
- ・サイズ:100×2×15mm(外径×厚み×穴径)
- ・粒度:A/WA46P
- ・入数:10枚入り
- ・シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です
- ・ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます

＜ツールキャリア仕様＞

- ・サイズ:420(W)×250(D)×400(H)mm
- ・容量:26L
- ・重量:2.6kg
- ・材質:ポリエステル(600デニール)
- ・バッグの持ち手部分はマジックテープ付で、束ねることができます。

代替品



品番 EA813DC-22G
コメント インパクトドライバー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.