


品番：EA813DC-22E

品名：DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑)

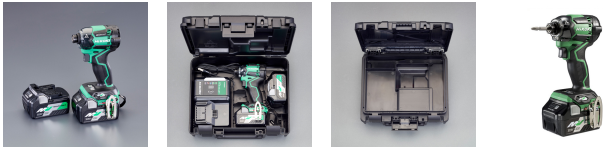

販売価格	68,100円(税抜)／ 74,910円(税込)		
カタログ価格	68,100円(税抜)／74,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/15 08:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH36DC(2XP)
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	200N・m(2,040kgf・cm)
締付能力	小ねじ:4～8mm 普通ボルト:M5～M16 高力ボルト:M5～M14 テクスねじ:φ3.5～φ6 コーススレッド:22～125mm	無負荷回転数 (気温20℃満充電時)	ソフトモード:0～900rpm パワーモード:0～3400rpm ボルトモード:0～2900rpm テクスモード:0～3700rpm
打撃数 (気温20℃満充電時)	ソフトモード:0～2000rpm パワーモード:0～4100rpm ボルトモード:0～4100rpm テクスモード:0～2200rpm	バッテリー	18V-36V(リチウムイオン2.5Ah/5.0Ah)
充電時間	実用充電:約19分 満充電:約25分	先端形状	二面幅6.35ピット挿入形状
サイズ	116×241(H)mm	ヘッド長	114mm
重量	1.6kg(バッテリー装着時)	LEDライト	白色LED(3灯)
モーター	直流ブラシレスモーター	付属品	バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、電池カバー×2

ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。

トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。

業界最速締付スピード約5.46秒（金物ビスφ7.0×120L、ラワン材）
防じん・防水IP56
ビット別売
LEDライト付

代替品

	品番 EA813DC-71B コメント 仕様をご確認ください。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.