


品番 : EA813DN-51

品名 : DC36.0V(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ



販売価格	115,800円(税抜)／127,380円(税込)		
カタログ価格	115,800円(税抜)／127,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 19:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0832ページ		

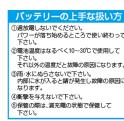

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WR36DF(2XPSZ)
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	1,400N·m(14,286kgf·cm) M30高力ボルト(強度区分F10T)六角ソケット使用(締付け時間3秒)
締付能力	普通ボルト:M12~M36 高力ボルト:M10~M27	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応
充電器	AC100V	充電時間	25分
回転数	1:0~600rpm 2:0~900rpm 3:0~1,200rpm 4:0~1,500rpm	打撃数	1:0~1,600回/分 2:0~1,900回/分 3:0~2,200回/分 4:0~2,600回/分
サイズ	221×42×290(H)mm	重量	3.9kg(バッテリー装着時)
一充電当たりの作業量	【ボルト締付け】 M27×90(F10T)締付け時間1.8秒… 約160本 M24×85(F10T)締付け時間1.2秒… 約250本	モーター	直流ブラシレスモーター
先端形状	四角ドライブ19mm	使用可能蓄電池	マルチボルト蓄電池(残量表示付)
振動3軸合成値	17.7m/s ²	防じん・耐水機能	IP56
付属品	バッテリー×2個、充電器、電池カバー、	機能	ブレーキ付、無段变速、正逆転可能、ラ

樹脂ケース

イト付

※ソケット別売

オートストップ機能(正転)

設定された時間で自動停止して、ボルトの締め過ぎを防止します。

オートスロー機能(逆転)

設定された時間・回転速度に自動で停止・变速し、ナットの脱落防止を補助します。

※スイッチ引き量が最大の時のみ。

スマホでカスタマイズ

スマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリからオートストップモードの回転数やオートストップ時間の調整が可能です。

防じん・耐水

粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造(特許)と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56の防じん・耐水性能を備え、粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.