


品番 : EA813PC-1A

品名 : DC18.0V 振動ドライバードリル(充電式)

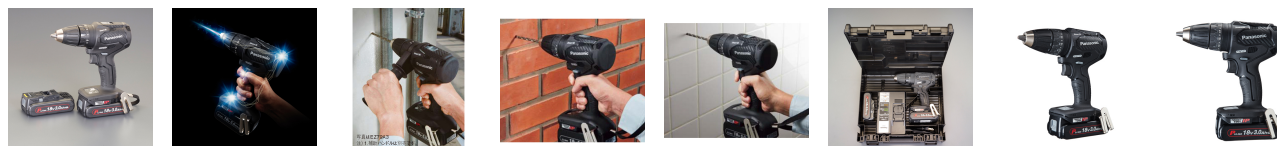

販売価格	108,000円(税抜) / 118,800円(税込)		
カタログ価格	108,000円(税抜) / 118,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/19 22:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0847ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ79A3PN2G-B
バッテリー	18V(リチウムイオン電池3.0Ah)	充電時間	実用充電: 約40分 フル充電: 約55分
チャック能力	1.5~13mm	回転数	低速: 20~530回転/分 高速: 70~1,800回転/分
打撃数	低速: 400~9,500回/分 高速: 1,260~32,300回/分	打撃力	約2kN
振動3軸合成値	11.2m/s2	最大トルク	剛性体締付トルク: 50N・m 低速: 32N・m 高速: 12N・m
能力	モルタル: ~φ13mm、サイディング: φ80mm、金工ホールソー: φ33mm、 金工: φ13mm、木工: ~φ38mm、木 ねじ: ~8mm、テクス: ~6mm	一充電当たりの作業量	穴あけ ・低速 ホルソー-SPC(φ33×1.6mm)約30 穴 ・高速 ホルソー-SPC(φ21×1.6mm)約25 穴 木工・米松(φ21×120mm)約90穴 ウッドリングコアドリル(φ65×窯業 系サイディング材16mm+合板12mm) 約30穴 モルタル(φ6.5×深さ30mm)約 100穴

			ネジ締め ・高速 木ネジ・米松(φ4.1×25mm)約 950本 テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚 1.6mm)約370本
防じん・耐水性能	IP56	サイズ	192×68×238(H)mm
重量	約1.8kg	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、LEDライト、18段クラッチ、手締め機能			
ブラシレスモーター			
ビット別売			
充電器	AC100V		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.