


品番 : EA813RV-5

品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)

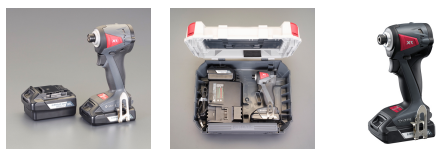

販売価格	49,200円(税抜) / 54,120円(税込)		
カタログ価格	49,200円(税抜) / 54,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 01:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0843ページ		



クラス最短99.4mmのショートボディ

#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	DID11XR
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン6.0Ah)
充電時間	24分(1.5Ah時) 47分(6.0Ah時)	回転数	強:0~2,900、 中:0~2,000、 弱:0~900、テスクモード:0~2,900、 ロックオンモード:0~2,500rpm
打撃数	強:0~4,400、 中:0~3,300、 弱:0~1,500、 テクスモード:0~1,800回/分	サイズ	79×99.4×217(H)mm(1.5Ah時) 79×99.4×237(H)mm(6.0Ah時)
重量	1.1kg (1.5Ah時) 1.4kg (6.0Ah時)	最大トルク	165N・m
締付能力	小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12	充電器	AC100V
付属品	樹脂ケース、電池パック(1.5Ah、6.0 Ah)×各1個、充電器、ベルトフック		

クラス最短99.4mmのショートボディ

5つのモード(強・中・弱・テクス・ロックオン)切換えは片手で操作できる再度ノタン

電池パックは1,500mAhと6,000mAh各1個付

無段変速機構、ブレーキ、正逆転、簡易ビット着脱、LEDライト付

ビット別売

#### 代替品



**品番** EA813RV-7

**コメント** 違い:パ<sup>〃</sup>ッテリー、付属品、打撃数等

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.