


品番 : EA813RV-5A

品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	55,100円(税抜) / 60,610円(税込)		
カタログ価格	55,100円(税抜) / 60,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 01:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

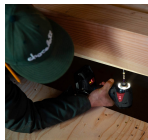


クラス最短99.4mmのショートボディ

#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	DID11XR
仕様	バッテリー・充電器付	最大トルク	165N・m
打撃数	強:0~4,400回/分 中:0~3,300回/分 弱:0~1,500回/分 テクスモード:0~1,800回/分	回転数	強:0~2,900rpm 中:0~2,000rpm 弱:0~900rpm テクスモード:0~2,900rpm ロックオンモード:0~2,500rpm
締付能力	小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah、1.5Ah)
充電時間	実用(80%):18分(1.5Ah)・25分(5.0Ah) フル:24分(1.5Ah)・37分(5.0Ah)	充電器	AC100V
サイズ	79×99.4×217(H)mm(1.5Ah時) 79×99.4×237(H)mm(5.0Ah時)	重量	1.1kg (1.5Ah時) 1.4kg (5.0Ah時)
防塵・防水性	IP56	一充電当たりの作業量	【コースレッド 4.5mm×90mm 米松】 約340本(5000mAh)、約100本(1500mAh)  【万能ビス 4.2mm×60mm 米松】 約640本(5000mAh)、約190本

			(1500mAh) 【小ねじ M8×16mm】 約6400本(5000mAh)、約1900本 (1500mAh)
付属品	バッテリー(1.5Ah、5.0Ah)×各1個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース		
クラス最短99.4mmのショートボディ			
高出力ブラシレス分割コアモーター搭載			
5つのモード(強・中・弱・テクス・ロックオン)切換えは片手で操作できる再度ノタン			
プロの使いやすさを考え、細部までこだわった付属のキャリングケース 持ち運びやすさ、収納しやすさを考え、連結が可能。			
先端に影をつくらぬ高輝度LED3ヶ所ビット周りに効率よく配置し、先端を確実に照射します。			
無段変速機構、ブレーキ、正逆転、簡易ビット着脱、LEDライト付			

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA813RV-7</p> <p><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.