


品番：EA813WA-17

品名：[EA813WA-1・6用] ジグソーヘッド

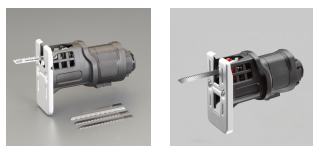

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,050円(税抜) / 6,655円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,050円(税抜) / 6,655円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/21 05:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0850ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |                                 |         |                                 |
|--|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| メーカー   | BLACK+DECKER<br>(ブラック・アンド・デッカー) | 型番      | EJS183                          |
| 重量(g)  | 500                             | ストローク長  | 13mm                            |
| ストローク数   | 2,800rpm                        | 切断能力    | パイン材:45mm<br>アルミ:5mm<br>軟鉄:10mm |
| 刃の取付   | ワンタッチ                           | 対応ジグソー刃 | T/Uシャンク                         |
| 付属品: 木工切断用ブレード(6TPI)×2<br>木工切断用ブレード(10TPI)×2 曲線切断用ブレード×1 |                                 |         |                                 |
| スイッチタイプ  | 無段変速                            |         |                                 |
| 木工の曲線切りに最適です。  |                                 |         |                                 |
| 適合品番   | EA813WA-1・6用                    |         |                                 |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.