


品番 : EA814AW-21

品名 : AC100V/70Wx1灯 作業灯/LED(スタンド付)

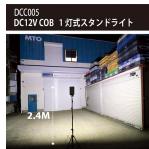

販売価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/28 00:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2053ページ		



4,000
ルーメン

仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	SL005
電源	DC12~14V (ACアダプター付属)	光源	COB LED
作業灯サイズ	112×235mm	高さ	700~2400mm
重量	1.5kg	コード長	4.2m(ACアダプター接続時)
明るさ	4000ルーメン	消費電力	70W
光源色	昼光色	調光	明るさ3段階+点滅
リモコン感知距離	5~6m	リモコン使用電池	CR2025×1個(付属)
動作環境温度	-20°C~60°C	付属品	アダプター、赤外線リモコン、延長コード(3m)

防雨型(屋内・屋外兼用/IPX3相当)

明るさ3段階切替式

点滅機能付

高出力・高耐久です。

低電圧仕様で安全、雨でも安心です。

広範囲照射で多重影ができにくいです。

※水中での使用はしないでください。

ACアダプター、リモコンは防水仕様ではありません。水がかからない場所でご使用ください。

(パネルライトは雨等で水がかかっても電圧が低い為、問題ありません。)

※パネル発光中高温になります。やけど等には十分注意してください。

※周囲温度35°以上の場所、粉塵などの多い場所、振動や衝撃の激しい所、腐食性、可燃性ガスの発生する所ではご使用にならないでください。

※布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.