


品番：EA814BE-1

品名：[充電式] 作業灯/LED



販売価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
カタログ価格	16,900円(税抜) / 18,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/04/27 16:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2051ページ		

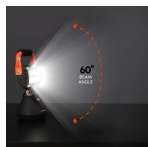

仕様

電源	リチウムイオン電池	電球	LED球
明るさ	弱:300ルーメン 強:1000ルーメン	照射モード	強、弱、SOS
照射角度	60°	連続点灯時間	弱:10.5時間 強:3時間
充電時間	8時間	バッテリー	3.7V 6,600mAh
サイズ	129(W)×100(D)×244(H)mm	防水防塵性能	IP65
材質	本体:アルミダイキャスト レンズ:ポリカーボネート	付属品	USBコード(本体側:Type-C⇄Type-A)

3Wの高輝度LEDを6個搭載し、あらゆる作業を強力に照らします。

本体裏側はフィン形状で放熱性が高いです。

複数の動作モードから、ニーズに合わせて光量を調節できます。

耐腐食性に優れたアルミダイキャスト製で、高級感のある塗装仕上げが施されており、耐久性があります。

ヘッド部は前後に270°可動

底面にマグネット付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.