


品番 : EA814DG-12

品名 : AC100・200V兼用/150W 作業灯LED(コト` 5.0m)

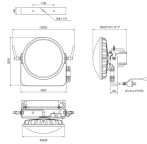

販売価格	97,600円(税抜) / 107,360円(税込)		
カタログ価格	97,600円(税抜) / 107,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 15:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2050ページ		



25,400  
ルーメン

カタログ訂正

26/05/27 サイズの訂正。誤: 286x208x309(H)mm、正: 290x217x309(H)mm(No.57 9025)

### 仕様

メーカー	日動工業	型番	L150V2-D-HMW-50K-N
定格光束	25400lm	電源	AC100V(50/60Hz)
定格電流	1.5A	入力電圧範囲	AC90~125V
消費電力	152W	消費効率	167.1lm/W
電線長	5m	電線	VCT 0.75m <sup>2</sup> ×3芯
アース	あり	入力プラグ	ポッキンプラグ
保護機能	サージプロテクター	サージ耐圧	ライン間: 6KV 対アース間: 15KV
電球	LED球	1m照度	7400Lx
ビーム角	1/10: 160度 1/2: 120度	演色性	Ra70
光色	昼白色	色温度	5000K
球寿命	60000時間	防水規格	IP65
使用環境温度	-10~50℃	サイズ	290(W)×217(D)×309(H)mm
重量	6.3kg	付属品	M10×25六角ボルトナットセット×2

水銀灯700Wクラスの明るさ!作業用LED投光器

屋内・屋外兼用型

電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。

プラグを交換すれば200Vで使用可能です。

別売の保護カバー(EA814DG-31)を使用することで、万一の衝撃から守ることができます。

RoHS対応品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.