
 


品番：EA814EC-22

品名：[充電式] 作業灯/LED(マグ ネット付)

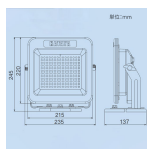

販売価格	24,300円(税抜) / 26,730円(税込)		
カタログ価格	24,300円(税抜) / 26,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/06 13:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2051ページ		



### 仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LWK-10M
商品名	LEDケイ・ライト	用途	屋内・屋外現場の作業灯として
仕様	・屋外用防雨型 ・マグネット付アームタイプ	明るさ	700ルーメン
連続点灯	約6時間	光源	10W LED(180個)
電源	・リチウムイオンバッテリー(7.4V/6, 600mAh) ・AC100V	充電時間	約8時間
防塵・防水規格	IP44	サイズ	235(W)×137(D)×245(H)MM
重量	2.2kg	付属品	ACアダプター(コード長:2m)、マグ ネット×3個

マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。

充電式でどこでも使えるLEDライト

バッテリー残量表示ランプ付きのためバッテリー残量の確認ができます。

AC電源を使用して充電または点灯する場合は必ず屋内の水やホコリがかからない場所で行ってください。

長時間使用しない時は最低2~3か月に1回、必ず充電してください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.