


品番：EA814EL-10

品名：AC100V/ 72W 作業灯/LED(キャスター付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 99,800円(税抜) / 109,780円(税込) | | |
| カタログ価格 | 99,800円(税抜) / 109,780円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/05/12 09:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2102ページ | | |

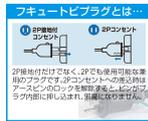

仕様

| | | | |
|---------|------------------------|-------|--|
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LLX-80K |
| 商品名 | LEDロングライトスタンド | 用途 | 屋内作業の作業灯して |
| 仕様 | 屋内用 過負荷付漏電遮断器 | 明るさ | 7,200ルーメン |
| 色温度 | 5,000K(昼白色) | 光源 | 18W直管形LEDランプ×4 |
| LED寿命 | 約40,000時間 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 72W | コード長 | 10m |
| 電線仕様 | VCT2.0×3(接地付)引掛けコネクター付 | プラグ仕様 | 2P/2P(接地付)兼用フキョウトビプラグ付 |
| コンセント仕様 | 2P(接地付)×2 | サイズ | 450×450×1710(H)mm (収納時:210×210×1760(H)mm) |
| キャスター径 | φ75mm | 重量 | 16kg |

屋内工事に最適なLED360°照射

自在キャスター×4(内2個ストッパー付)

コンセント付なので電動工具も使え、また連結点灯が可能(10灯まで)

折りたたみ式スタンドのため横置きでの運搬や収納ができます。
※同一商品であれば3段まで段積み収納ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.