


品番：EA814EL-16

品名：AC100V/100W/17000lm 作業灯/LED



販売価格	99,400円(税抜) / 109,340円(税込)		
カタログ価格	99,400円(税抜) / 109,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 19:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2049ページ		

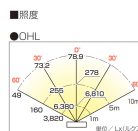

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	OHL-1005K
光源	100W 高輝度LED	明るさ	17000ルーメン
電源	AC100V(50/60Hz)	電線仕様	VCT0.75mm ² ×3心(接地付)
コード長	5m	サイズ	378(W)×160(D)×306(H)mm 三脚取付部: φ27mm
重量	3.8kg		

圧倒的な明るさ! 軽量で楽に設置ができるLED作業灯

背面は凹凸のないフラット形状。汚れが付着しても清掃作業が容易に行えます。

雨中でも安心の屋外用防雨型

パイプ(ツカミ幅98mm)と、単管クランプ(φ48.6)が付属。
用途に合わせて設置方法が選べます。

落下防止用ワイヤー付

落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付

代替品

品番	EA814EL-25B
コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.