


品番 : EA814EP-11

品名 : AC100V/200W LED作業灯(スタンド / 調光付)



販売価格	239,000円(税抜) / 262,900円(税込)		
カタログ価格	239,000円(税抜) / 262,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2053ページ		

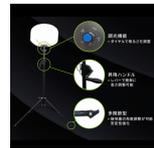

仕様

メーカー	永興電機工業 (EIKO)	型番	BL00A030S
商品名	シャインボール	電源	AC100~240V (50/60Hz)
定格電流	2.1A	定格消費電力	210W
調光スイッチ仕様	0~200W(可変型)	電球	LED球 (200W)
明るさ	0~28,000lm	電球寿命	50,000時間
電源コード長	4.65m	本体サイズ	φ 600×450 (H) mm
スタンド高さ	1,450~2,180mm	カバーサイズ	灯具カバー全長: 400mm 三脚カバー全長: 1000mm
重量	12.1kg	材質	バルーンカバー: 難燃性ポリエステル 三脚: 鉄
防水・防塵規格	IP55	付属品	灯具カバー、三脚カバー

LED調光機能付き

調光機能
ダイヤルで明るさを調整

昇降ハンドル
レバーで簡単に高さ調整可能

多関節型

接地面の角度調整が可能で安定性強化

短時間での組立設置や収納が可能です。

避難場所や災害対策本部など緊急時に照明が必要な場所に簡単に持ち運びが出来ます。

夜間の道路工事、トンネル工事やビル内装工事など広範囲に照明を確保することができます。

パーティーやスポーツイベントからキャンプ旅行まで、夜間の照明として便利なアイテムです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.