
品番: EA814RE-230

品名: AC100V/30W 作業灯/LED(スタンド付)

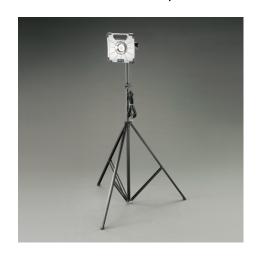

販売価格	23,500円 (税抜)/ 25,850円(税込)				
カタログ価 格	23,500円(税抜)/25,850円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/24 11:41現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	2101ページ				















仕様

<セット内容>	LED作業灯(1灯)、作業灯スタンド(1灯 用)	<セット内容>	LED作業灯(1灯)、作業灯スタンド(1灯 用)			
●LED作業灯						
電源	AC100V(50/60Hz)	電球	LED球 30W			
明るさ	3000ルーメン	電線仕様	VCTF0.75m㎡×2心			
サイズ	240×90×240(H)mm	重量	3.6kg			
コード長	5m	防水性能	IP67(防雨型)			
●作業灯スタンド						
サイズ	伸縮:1130~2100(H)mm 最低高:1118mm	重量	1600g			
材質	アルミ	材質	アルミ			
耐荷重	約30kg	耐荷重	約30kg			
作業灯取付数	1灯	作業灯取付数	1灯			
付属品	ノブスター:M10×80 ワッシャー・スプリングワッシャー各1個	付属品	ノブスター:M10×80 ワッシャー・スプリングワッシャー各1個			
強力3000ルーメン!明るく照らすLED作業灯とスタンドのセット						

ライトは角をゴムで保護している為、衝撃に強い構造になっています。

別売の2連用バー(EA814ZA-61)も合わせて使用すると作業灯を2つ取付け可能です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.