


品番：EA814RG-10

品名：[充電式] 作業灯/LED(スタンド付)

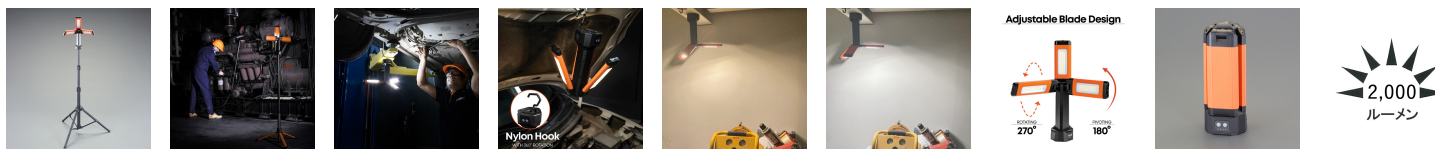

販売価格	29,600円(税抜) / 32,560円(税込)		
カタログ価格	29,600円(税抜) / 32,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 19:27現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

電源	リチウムイオン充電電池(本体内蔵)3.7V・4000mAh	光源	LED
明るさ	強: 2000ルーメン 中: 1200ルーメン 弱: 700ルーメン	連続点灯時間	強: 1.5時間 中: 3.5時間 弱: 8.5時間
充電時間	5時間	全長	ライト: 358mm(折りたたみ時: 210mm) スタンド: 700~1300mm
防水性能	IP54	耐衝撃性能	IK07
色温度	暖色(ナチュラル): 4000K 寒色(白色): 6500K	充電方法	Type Cケーブル
重量	650g	付属品	Type-C充電ケーブル×1本

多方向への照射可能なライトとスタンドのセット

360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。

スイッチで明るさを調節し、暖色と寒色の光を切り替えることができます。

点灯中、ランプ表示によってバッテリーの残量確認ができます。

270°角度調整、180°回転できます。

底面には強力マグネット(3ヶ所)、360°回転可能な収納式ナイロンフック付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.