

品番：EA815D-20


品名：AC125V/15A/20m コードリール(漏電遮断付)



販売価格	34,300円(税抜)／ 37,730円(税込)		
カタログ価格	34,300円(税抜)／ 37,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/07/12 10:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0895ページ		



規格		単位	数量
コード長さ	20m	巻	1
コンセント数	4個	個	4
許容電流	15A	A	1
漏電遮断器過負荷電流	15A	A	1
サイズ	307(W)×213(D)×367(H)mm	mm	1
重量	6.4kg	kg	1

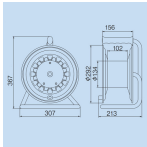

漏電遮断器の仕様
● 漏電検出感度: 漏電検出電流
● 漏電遮断時間: 約0.1秒
● 漏電検出電流: 15mA
● 漏電検出電流: 15mA



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	BG-201KXS
コード長	20m	重量	6.4kg
コンセント数	4個	コンセント定格	2P・15A・125V 接地付
許容電流	15A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	VCTソフトムケーブル2.0mm ² ×3心
漏電遮断器過負荷電流	15A	漏電感度電流	15mA
サイズ	307(W)×213(D)×367(H)mm		
アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)			
防塵コンセントキャップ付			
過負荷、短絡漏電遮断器付			
温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。			
手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。			
電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガードー体型。			
ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。			
無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。			
配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.