


品番：EA815DK-30

品名：AC100V/15A/30m コードリール(過負荷漏電遮断付)

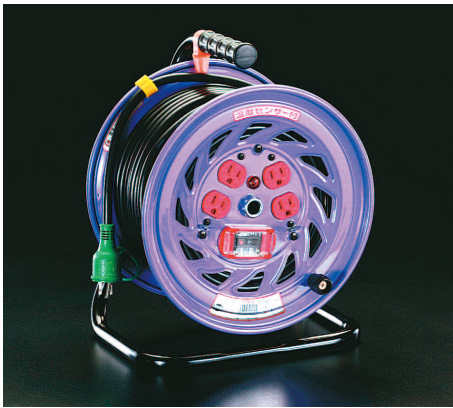

販売価格	36,200円(税抜) / 39,820円(税込)		
カタログ価格	36,200円(税抜) / 39,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/12 04:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0872ページ		



品名	型番	長さ	電圧	電流	重量	価格
AC100V/15A/30m	EA815DK-30	30m	100V	15A	7.5kg	36,200円(税抜)



高電圧耐性  
● 高電圧耐性  
● 漏電・過負荷(感温型)保護  
● 温度センサー付(80℃遮断)



### 仕様

メーカー	日動工業	型番	NF-EK34
コンセント数	4個	コンセント定格	2P・15A・125V 接地付
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	VCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心
漏電感度電流	15mA	コード長	30m
サイズ	300×215×390(H)mm	重量	7.5kg
ポッキングプラグ付			
過負荷・漏電遮断器付			
温度センサー付(80℃で電気を遮断、手動復帰型) 電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。冷却後手動で復帰してください。			
漏電遮断器過負荷電流	15A		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.