

品番：EA815EB-30


品名：AC125V/15A/30m コードリール(元置型・漏電遮断)



販売価格	52,700円(税抜)／ 57,970円(税込)		
カタログ価格	52,700円(税抜)／57,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/06 07:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0892ページ		



規格・仕様	
型式	GB-130K
電圧	AC125V
電流	15A
ケーブル径	φ12.5mm
ケーブル長さ	30m
コンセント数	3個
重量	9.0kg
寸法	307×263×368mm

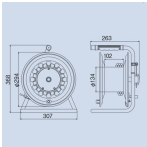

漏電遮断器の仕様
・漏電検出感度: 15mA
・動作時間: 0.1秒(最大)
・動作電圧: 125V(最大)
・動作電流: 15A(最大)

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	GB-130K
コード長	3+30m	重量	9.0kg
コンセント数	3個	コンセント定格	2P・15A・125V接地付
許容電流	15A	電線仕様	ソフトムケーブルVCT2.0mm ² ×3心
漏電感度電流	15mA	サイズ	307×263×368mm
防塵キャップ付			
ニュートビプラグ付			
温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。			
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。			
漏電遮断器(過負荷)付			
パイロットランプ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.