


品番：EA815GL-406A

品名：AC125V/15Ax2m/4口 タップ° (抜け止め・雷サージ)

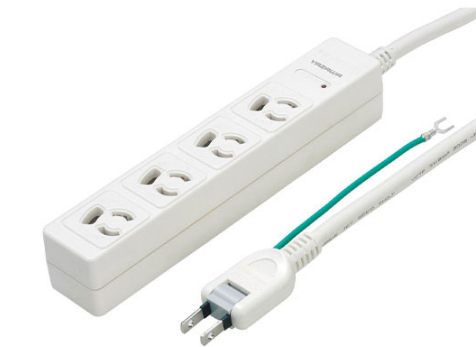

販売価格	3,950円(税抜) / 4,345円(税込)		
カタログ価格	3,950円(税抜) / 4,345円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/06 15:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1883ページ		



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	Y02JKNP402WH
コンセント	接地2P(抜止)×4口	コード長	2m
定格	15A・125V(1500W)	プラグ	2P(スイング式、絶縁カバー・アース線付)
雷サージ機能	最大サージ電圧:6000V 制限電圧:650V	サイズ	35(W)×35(D)×190(H)mm
重量	475g		

側面マグネットを使用して、出っ張る配線をすっきりさせることができます。

2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出さずスッキリさせることができます。

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。

差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。

180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.