


品番 : EA815GL-45AA

品名 : AC125V/15Ax 2m タップ<sup>o</sup> (7口・抜け止・マグ ネット付)

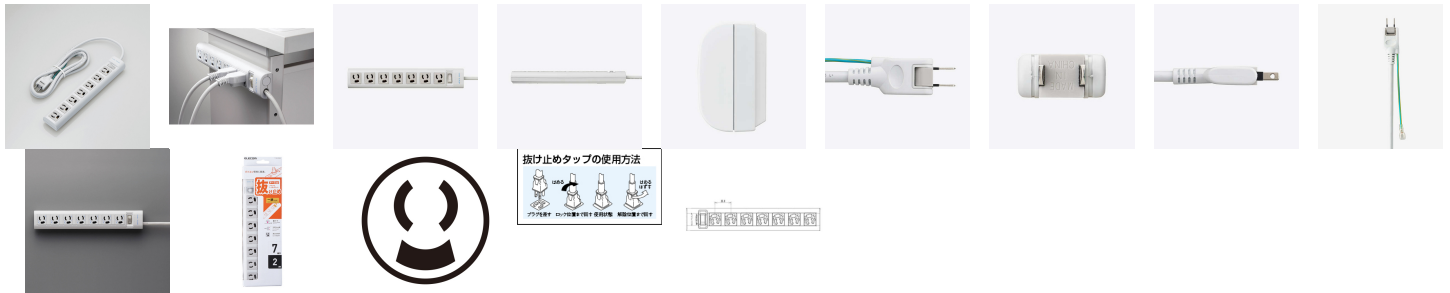

販売価格	3,430円(税抜) / 3,773円(税込)		
カタログ価格	3,430円(税抜) / 3,773円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 16:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1882ページ		



たっぷり7個口で、プラグをロック可能です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです

### 仕様

メーカー	エレコム	型番	T-Y3A-3720WH
コンセント	2P接地(抜止)×7口	コード長	2m
定格	15A・125V(1500Wまで)	プラグ	2P(アース線付)
雷サージ機能	最大サージ電圧:12500V、 制限電圧:240V	サイズ	295(W)×50(D)×31(H)mm
ケーブル径	8.5mm	用途	電気製品のコンセントが不足しているときに
抜け止め機構付			
強力マグネット付			
一括スイッチ付(光るスイッチ)			
7台の接続が可能な大口コンセントです。			
雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子内蔵			

プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。

180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。

強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意してください。

安全な2重被ふくケーブルを採用しています。

集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できる光るスイッチ

スイングプラグ仕様

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.