


品番：EA815GM-213

品名：AC125V/15Ax5m タップ° (7口/一括スイッチ/雷サージ付)

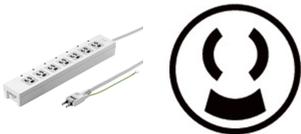

販売価格	5,730円(税抜) / 6,303円(税込)		
カタログ価格	5,730円(税抜) / 6,303円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 20:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1882ページ		



#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-F37-5CLZ
コンセント	3P×7口	コード長	5m
定格	15A・125V(1500Wまで)	プラグ	2P(アースコード付きスイング、絶縁キャップ付き)
バリスタ電圧	240V	制限電圧	395V
サージ耐量	2500A(1回)、2000A(2回)	サイズ	305(W)×55(D)×36.9(H)mm
差込口	3P(抜け止め)	付属品	ネームタグ×7枚、3P抜け止め専用コンセントキャップ×2個

一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。

通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。

プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。

雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。

スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。

コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。

ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。

電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.