


品番 : EA815GM-254

品名 : AC125V/15Ax 5m タップ° (4口/3P/一括スイッチ付)

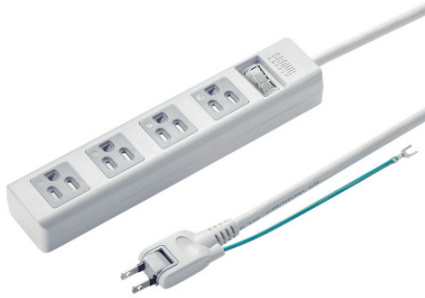

販売価格	5,040円(税抜) / 5,544円(税込)		
カタログ価格	5,040円(税抜) / 5,544円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 17:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1881ページ		



カタログ訂正

26/03/06 ●画像が誤っています。画像はEA815GM-263です。(No.57 1115)

マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-SH3450MGSW
コンセント	3P(接地2P)×4口	コード長	5m
定格	15A・125V(1500W)	プラグ	2P(スイング式・絶縁キャップ付・アース線付)
一括スイッチ	付	サイズ	215×45×29.6mm
コード	VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法:約直径8.5mm	使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品	差込口間隔	40mm

ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。

通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり、消し忘れを防止できます。

裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。

差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。

プラグは2Pアースコード付きでスイングプラグ仕様にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。

ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.