


品番 : EA815GM-261

品名 : AC125V/15Ax2.5m タップ^o (6口/3P/シャッター付)

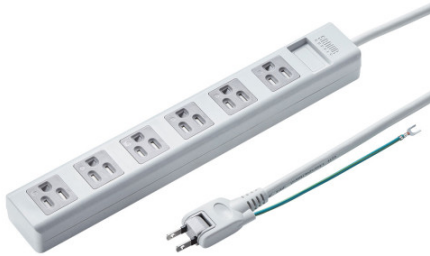

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,250円(税抜) / 4,675円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,250円(税抜) / 4,675円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/04 19:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1881ページ | | |



マグネット付

仕様

| | | | |
|-------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-SH3625MG |
| コンセント | 3P(接地2P)×6口 | コード長 | 2.5m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | プラグ | 2P(スイング式・絶縁キャップ付・アース線付) |
| サイズ | 295×45×29.6mm | コード | VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法:約直径8.5mm |
| 材質 | ケース:難燃性ABS樹脂 差込口:ユリア樹脂 | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | 差込口間隔 | 40mm |

ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。

裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。

差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。

プラグは2Pアースコード付きでスイングプラグ仕様にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。

ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.