


品番 : EA815GM-273

品名 : AC125V/15Ax2.5m タップ^o (4口/3P/マグ ネット付)

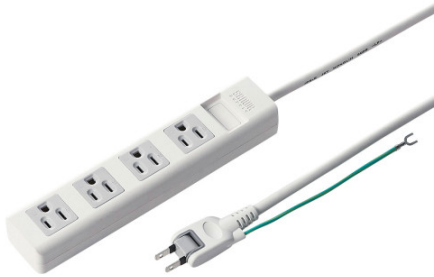

販売価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
カタログ価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/27 16:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1881ページ		



マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-N3425MGN
コンセント	3P(接地2P)×4口	コード長	2.5m
定格	15A・125V(1500W)	プラグ	2P(スイング式・絶縁キャップ付・アース線付)
サイズ	215×45×29.6mm	コード	VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法:約直径8.5mm
材質	ケース:難燃性ABS樹脂 差込口:ユリア樹脂	重量	535g
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。	認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。

保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。

差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。

2Pアースコード付きスイングプラグです。

プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。

ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージ仕様です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.