


品番：EA815GM-324

品名：AC125V/15Ax5m タップ° (7口/3P/抜け止め)

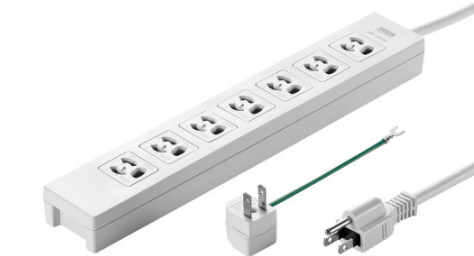

販売価格	5,040円(税抜)／ 5,544円(税込)			
カタログ価格	5,040円(税抜)／ 5,544円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/01 00:04現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1881ページ			



マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-F37-5AD
コンセント	3P(接地2P)抜止×7口	コード長	5m
定格	15A・125V(1500W)	プラグ	3P(2P変換アダプター付)
サイズ	305×50×30.5mm	コード	VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75ス ケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法:約直径8.5mm
付属品	3P→2P変換アダプタ、ネームタグ×7 枚、3P抜け止め専用コンセントキャップ ×2個	使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用い ただけません。
認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合 品		

抜け止め機構付
3P→2P変換アダプタ付きです。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。
スチール机などに簡単に取り付けできるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです

環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。

ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.