


品番：EA815GM-325

品名：AC125V/15Ax2m タップ° (7口/3P/5口一括スイッチ付)

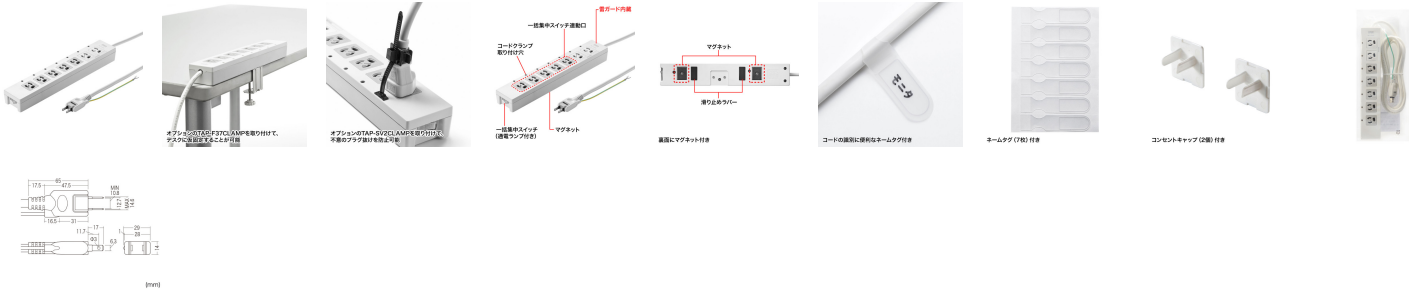

販売価格	3,950円(税抜)／4,345円(税込)		
カタログ価格	3,950円(税抜)／4,345円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 20:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1882ページ		



マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-F37-2CLK
コンセント	3P(接地2P)抜止×7口	コード長	2m
定格	15A・125V(1500W)	プラグ	2P(スイング式・雷サージ・絶縁キャップ付・アース線付)
サイズ	305×55×36.9mm	コード	VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法:約直径8.5mm
バリスタ電圧	240V	サージ耐量	2500A(1回)、2000A(2回)
付属品	ネームタグ×7枚、3P抜け止め専用コンセントキャップ×2個	制限電圧	395V
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。	認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
抜け止め機構付			
5個口一括集中スイッチ付			

スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口（差込口が白色）となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れを防止できます。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。
コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。
ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。
オプションのデスククランプ（EA815GM-214）を取り付け、デスクに仮固定することが可能です。
オプションのコードクランプ（EA815GM-299）を本体のコードクランプ取り付け穴に取り付け、不意のプラグ抜けを防止することが可能です。

代替品

	品番 EA815GM-312 コメント 同仕様
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.