 




品番：EA815GM-382

品名：125V/15Ax5m パソコン連動タップ° (4口/IC記憶式)

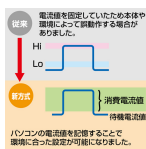

販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 02:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1883ページ		

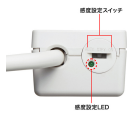

マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-RE34M-5
コンセント	3P×4口 (パソコン本体用×1、連動口×3)	コード長	5m
定格	15A・125V (1,500W)	プラグ	2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
サイズ	260×51×36(H)mm	コード	VCTF 2.0スクエア(SQ)×2心、0.75スクエア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法 約直径8.5mm
対応機種	接続表示ネームタグ×4枚、抜け止め専用コンセントキャップ×2個	使用上の注意	※ノートパソコンには対応していません。 ※消費電力が500Wを超えるパソコンには対応していません。 ※電源オフ時の消費電流が900mA以上のパソコン、または動作時電流が100mA以下のパソコンには使用できません。 ※電源オフ時と動作時の電流の差が100mA以下のパソコンには使用できません。 ※本機はパソコン専用です。その他の機器では使用できません。

電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

IC記憶式パソコン連動型タップ(パソコン×1、連動×3)で、ほぼ全てのデスクトップパソコンが使用できます。

マグネット付きでスチールデスクなどに仮固定が可能です。


抜け止めコンセント採用で不意のプラグ抜けがなく、データをしっかりガードします。

トラッキング火災予防絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。

熱に強い熱硬化性樹脂を使用した二重構造型のタップです。

接続表示ネームタグ4枚、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。

### 代替品

	<p><b>品番</b> EA815GM-381</p> <p><b>コメント</b> 2m</p>
---	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.