



品番：EA815GM-411

品名：125V/15Ax0.2m モバイルタップ(2口/2P)

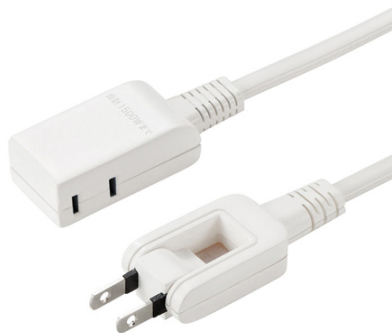

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,190円(税抜) / 1,309円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,190円(税抜) / 1,309円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/21 10:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1884ページ | | |

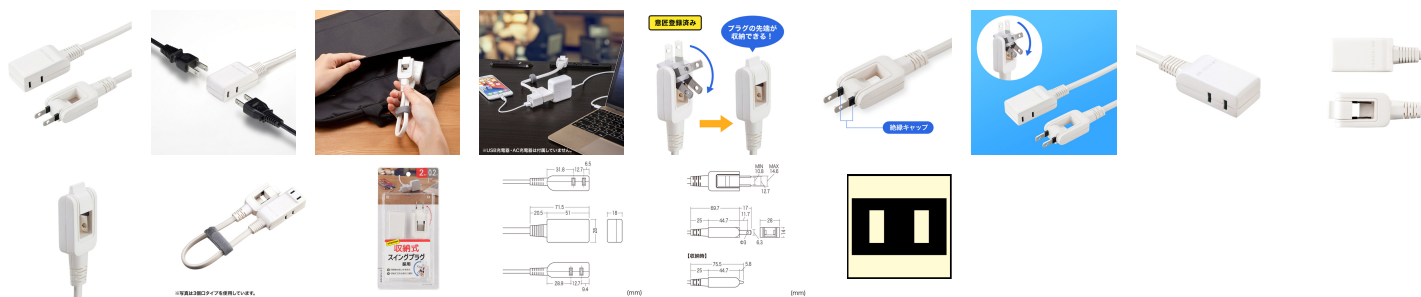

仕様

| | | | |
|-------|-----------------------|-------|---|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-M602W |
| コンセント | 2P×2口 | コード長 | 0.2m |
| 定格 | 15A・125V (合計1,500Wまで) | プラグ | 2P (絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ) |
| サイズ | 51×28×18(H)mm | コード | HVFF 1.5平方メートル×2心 仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm |
| カラー | ホワイト | 重量(g) | 75 |
| 付属品 | 面ファスナー式ケーブルタイ | | |

電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

プラグ先端部分が180°折れ曲がる構造にした収納式スイングプラグを採用したタップです。

ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。

出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。

テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.