


品番：**EA815HP-2B**

品名：AC125V/15Ax2.0m コンセント(埋め込み/茶)

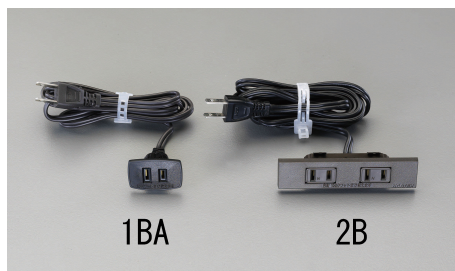

| | | | |
|---------|--------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,800円 (税抜) / 1,980円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,800円(税抜) / 1,980円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/04/12 21:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1162ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|--|-------------|------------------------------------|
| 定格 | 15A・125V(1500W) | サイズ | 24.5×110×24mm |
| 本体重量 | 161g | パッケージ重量 | 181g |
| コンセント | 2口 | カラー | 茶 |
| コード長 | 2.0m | ワンタッチ取付時の板厚 | 10mm以上(10mm以下だと金属板バネが効かない可能性があります) |
| ネジ止めの場合 | 取付穴サイズ=φ4mm、参考ネジ=皿木ネジ/呼び径「3.5」…d=φ3.5mm (長さは板厚により決めてください) | | |
| VFFコード | | | |
| 入数は1個入りです。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.