


品番 : EA815LA-76

品名 : AC100V/10m LEDテープライト(連結型/片面)

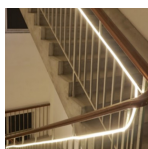

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 17,200円(税抜) / 18,920円(税込) | | |
| カタログ価格 | 17,200円(税抜) / 18,920円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 10:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|-----------------|------------------|------|------------------------|
| 用途 | 屋外照明、仮設照明、誘導灯などに | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 9W/1mあたり | 明るさ | 900lm/1mあたり |
| 色温度 | 6000K | 長さ | 10m |
| テープサイズ | 巾18mm×厚8mm | LED数 | 180個/1mあたり |
| ケーブル長 | 1.5m | 防水性能 | 本体部分:IP65 電源部分:IP44 |
| 使用温度範囲 | -20~45℃ | | |
| 最大50m(5巻)まで連結可能 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.