


品番 : EA815LB-2B

品名 : AC100V/ 18W 作業灯(防雨型・電球型蛍光灯)



販売価格	9,560円(税抜) / 10,516円(税込)		
カタログ価格	9,560円(税抜) / 10,516円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/15 12:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

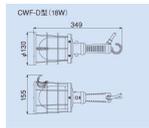

☑ 二重絶縁マークについて  
☑ 記号マークのついている商品は  
二重絶縁構造になっておりアース不要です。

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	CWF-10D
電源	AC100V・18W (50/60Hz兼用)	明るさ	660ルーメン
サイズ(W×D×H)mm	φ130×349×155	重量	1.8kg
電線仕様	2PNCT0.75mm <sup>2</sup> ×2心	材質	フック:樹脂製

耐油、耐候、耐熱に優れた2PNCT電線仕様

電球	18W電球形蛍光灯	全長	349mm
コード長	10m	口金サイズ	E26

吊り下げフック付

立てて置くこともできる、丈夫な鋼製ガード

雨水、粉じんなどから電球を守るガラスグローブ

アース不要の二重絶縁構造

雨中でも安心の屋外用防雨型

代替品

品番	EA815LF-6A
----	------------



コメント 変更点:明るさ、コード長

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.