


品番：EA815LD-121

品名：[充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用)

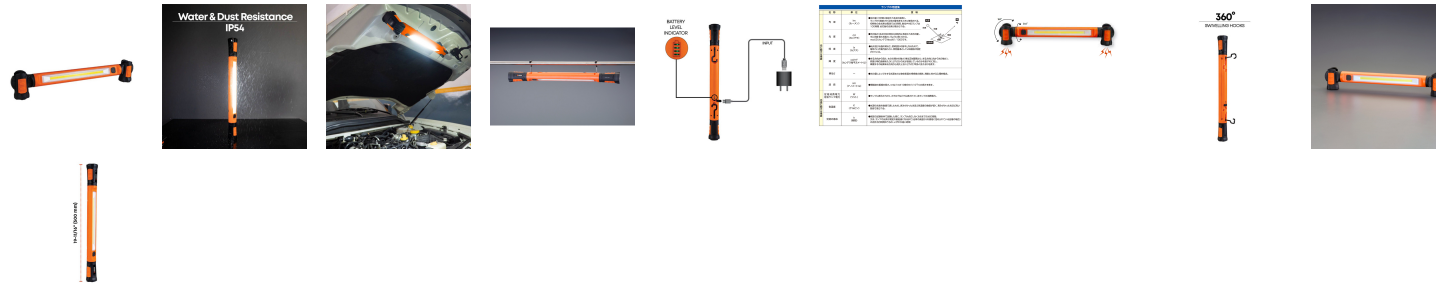

販売価格	10,200円(税抜)／ 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜)／11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 43 (2025/10/03 14:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2107ページ		



仕様

明るさ	強:1000lm 弱:400lm	消費電力	10W
全長	500mm	連続使用時間	強:2時間 弱:5時間
充電時間	4.5時間	防水性能	IP54
照明装置	COB LED	使用電池	リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)
材質	ABS樹脂、ポリカーボネート	重量	500g

耐衝撃性、耐水性に優れています。
360°回転フック付
角度調整可
Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。
両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。
フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。

車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。

IK07・IP54

屋内外兼用 (IP54)

代替品



品番 EA815LD-310A

コメント 明るさ:600lm、全長:291mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.