 



品番 : EA815LE-22C

品名 : AC100V/9.0W/570mm 照明灯/LED



販売価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
カタログ価格	13,000円(税抜) / 14,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/06/08 05:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2111ページ		

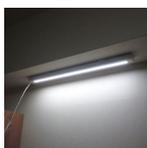

### 仕様

明るさ	700lm	消費電力	9W
全長	570mm	電源	AC100V
光源	5×5mmLED球40灯	定格周波数	50/60Hz共用
電線仕様	VFF0.75m <sup>2</sup> ×2心×2m(125V 7A)	照度	175lx(直下1m)、708lx(直下50cm)
色温度	6,000K(昼光色)	照光角	120度
付属品	本体スイッチ AC電源コード2m ブラケット ネジ(M13×15)×2本	用途	キッチンライトや棚下照明、ホームシアターの間接照明などさまざまな用途にお使いいただけます。
使用環境温度	-20℃～+40℃	重量	420g
材質	アルミ・ABS・ポリカーボネート	サイズ	50(W)×570(L)×21.5(H)mm

直管型蛍光灯20W相当の明るさ

AC電源コード2m、本体スイッチ付

付属のブラケットとネジ(M3×15)2本を使用して、プラスドライバー1本で簡単に取り付けることが出来ます。

大粒のLED(5×5mm)を採用

発熱が少ないので取付場所の材質、素材を気にせずに取付けられます。

LEDの寿命は約30,000時間です。

代替品



品番 EA815LE-21C

コメント 500LM

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.