


品番 : EA815LL-21

品名 : [充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用)

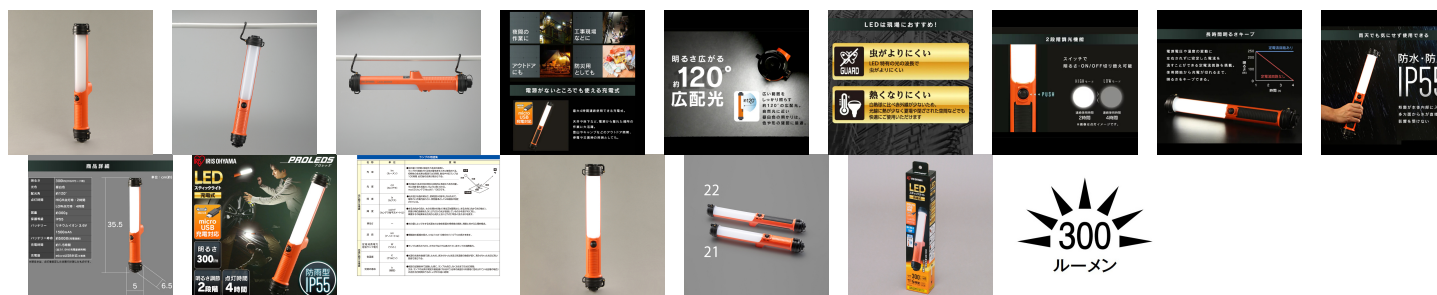

販売価格	5,740円(税抜) / 6,314円(税込)		
カタログ価格	5,740円(税抜) / 6,314円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/09 19:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2056ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LWS-300SB
電源	リチウムイオン3.6V(1500mAh)	充電時間	1.5時間
電球	LED球	明るさ	300lm
連続点灯	100%点灯時:2時間 50%点灯時:4時間	パターン	2段階(明るさ100%、50%)
防水規格	IP55	配光角	約120°
電池寿命	約500回(充電回数)	本体サイズ	50×65×355(H)mm
重量	0.3kg	材質	ポリカーボネート、ナイロン
光色	昼白色	注意	充電器・ケーブル別売

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。

作業現場の簡易照明はもちろんレジャーにも最適です。

充電式バッテリーを採用しているため電池を変えずに使用でき、とても経済的です。

360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。

明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。

背面に鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。

車の整備や天井・床下などの作業、アウトドアに最適!

雨天でも気にせず可以使用できる防水規格IP55で、屋外の作業にもおすすめ。

広い範囲をしっかりと照らす約120°の広配光で、明かりをしっかりと届け、2段階調光機能で作業場所に合わせた調光を選べます。

約1.5時間の充電で最大4時間連続点灯可能。

安定した電流を流すことができる定電流回路を搭載し、長時間明るさをキープします。

micro USB充電

お手持ちのUSB充電器、モバイルバッテリー、車載用充電器がお使いいただけます。

給電しながら使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.