

品番：EA815LN-81

 

品名：[充電式]3.5W 作業灯/LED



販売価格	14,400円(税抜)／15,840円(税込)			
カタログ価格	14,400円(税抜)／15,840円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/18 01:06現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	2056ページ			



360
ルーメン

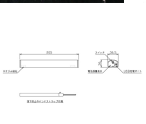

仕様

メーカー	日機	型番	NLB03V
明るさ	360ルーメン	消費電力	3.5W
全長	205mm	光源	昼光色LED
電源	リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh	材質	ポリカーボネート
連続点灯時間	H:2時間、M:5時間、L:12時間	充電時間	2.5時間
防水性能	IP65	付属品	充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁 面对応スタンド(マグネット付)、ストラッ プ
ケーブル長	1.8m	色温度	5,700K
照度(0.5m)	400lx	使用温度	-10℃~40℃
充電ポート	micro USB	充電電圧	USB 5V/1A
三段階調光機能	全灯(H) 1/2(M) 1/3(L)	フラッシュ機能	2秒間長押し
壁面・天井灯、スタンド式、ハンディ式の3WAYタイプ			

蛍光灯のように広範囲を照射できます。
屋内外での作業灯、設備の点検灯、災害時の非常灯に最適です。
背面マグネット付
リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。
3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。
ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。
過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
広範囲を明るくでき、防水性能を備えているため、屋外作業、アウトドアや夜釣りに使用することができます。
背面マグネットを内蔵しているため金属面に固定することもでき、工場設備機の点検灯や天井照明の届きにくい場所の補助照明として最適です。

代替品

	品番 EA758C-108BB コメント 700ルーメン
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.