


品番 : EA815LS-1

品名 : 450mm LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)

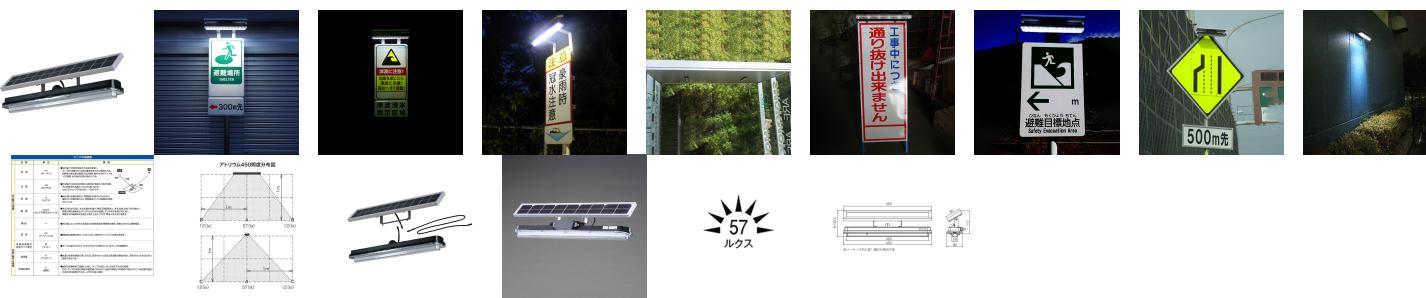

販売価格	31,700円(税抜)／34,870円(税込)		
カタログ価格	31,700円(税抜)／34,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 19 (2025/12/16 04:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2107ページ 2308ページ		



仕様

メーカー	日恵製作所	型番	WA45D-004M
照度	57Lx(発行面直下1m地点)	電源	ニッケル水素電池 3.6V 4800mAh (単3型 1.2V 2400mAh×6本)
光源	LED球	LED数	0.5W×4
重量	1.5kg	発光色	白
材質	グローブ:ポリカーボネート 本体:ABS	サイズ	パネル:80×450mm 照明部:80×420mm
充電池寿命	約3年	ソーラーパネル寿命	約10年
夜間連続点灯時間	12時間	動作	夜間自動点灯

IP23(正方向取付)

ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。

満充電後、不日照3日間点灯が可能です。

国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE)

マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しまし

た。

これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。

耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。

オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.