


品番：EA815LS-2

品名：600mm LED看板照明(防雨型/ソーラー充電式)

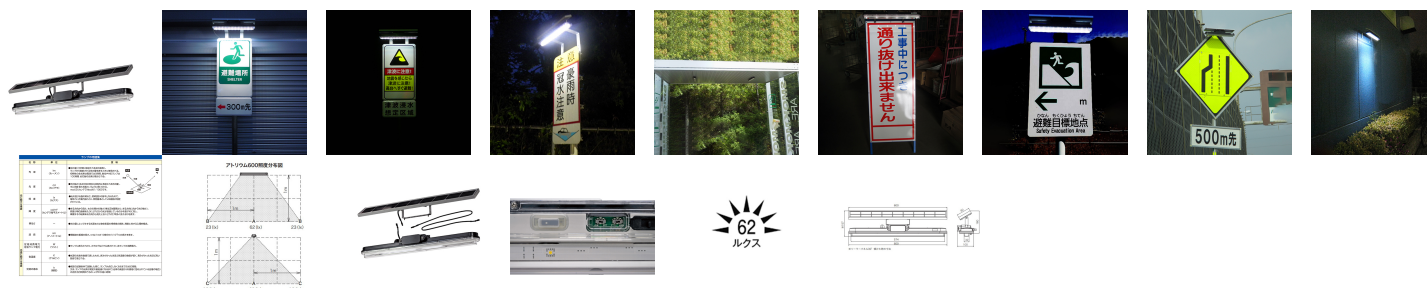

販売価格	47,600円(税抜) / 52,360円(税込)		
カタログ価格	47,600円(税抜) / 52,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/05 22:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2056ページ2248ページ		



### 仕様

メーカー	日恵製作所	型番	WA60K-004A
照度	62Lx(発行面直下1m地点)	電源	リン酸鉄リチウムイオン電池 (Li26650×3)
光源	LED球	LED数	0.5W×6
重量	2.1kg	発光色	白
材質	グローブ:ポリカーボネート 本体:ASA	サイズ	パネル:80×600mm 照明部:88×574mm
充電電池寿命	約5年	ソーラーパネル寿命	約10年
夜間連続点灯時間	12時間	動作	夜間自動 点灯、点滅(約130回/分)

IP23(正方向取付)

ソーラーパネル、照明部本体が一体化したLED照明灯です。

幅600mmでパワーLEDを6個使用し、充電電池には安全性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。

満充電後、不日照3日間点灯が可能です。

充電電池の交換は照明部側面にある蓋を外すだけで行えます。

マイコン制御で過充電や過放電の保護を強化。ソーラーパネルの出力電圧の揺れを自動補正し、明るさを均一にする補正回路を実装しまし

た。

これにより点灯時間効率化と複数台を使用した場合の点灯・消灯のばらつきが少なくなりました。

国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録製品です。(登録番号:KK-140015-VE)

耐塩仕様になっており海岸近くにおいても使用できます。

オプション品を利用する事で、床面・壁面・手すりなどに取付が可能になります。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.