

品番：EA815MS-32


品名：AC125V/30m マタルセンサーリール(感度調整/漏電遮断)



販売価格	72,300円(税抜) / 79,530円(税込)		
カタログ価格	72,300円(税抜) / 79,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/03 02:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0872ページ		



型番	電線仕様	許容電流	漏電感度	重量
EA815MS-32	VCTソフトン2.0mm ² ×3心	15A	15mA	9.6kg

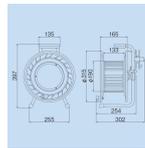

漏電遮断器の仕様
● 漏電感度の調整は、調整ダイヤルにて行います。
● 漏電遮断器は、接地抵抗の変動により、動作しなくなる場合があります。
● 漏電・感度調整は、必ずしも、調整ダイヤルにて行います。

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	MSB-301KVX
コード長	30m	重量	9.6kg
コンセント数	2個	コンセント定格	2P・15A・125V 接地付
許容電流	15A	電線仕様	VCTソフトン2.0mm ² ×3心
漏電感度電流	15mA	メタルセンサー仕様	接地抵抗可変式

埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。

ニュートピプラグ付

防塵キャップ付

漏電遮断器(地絡)付

感度調整機能付

10mアースリール

温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

