

品番：EA815MS-32


品名：AC125V/30m マタルセンサーリール(感度調整/漏電遮断)



販売価格	94,600円(税抜) / 104,060円(税込)		
カタログ価格	94,600円(税抜) / 104,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/14 18:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0895ページ		



型番	長さ	重量	許容電流	漏電感度	電線仕様	接地抵抗
EA815MS-32	30m	9.6kg	15A	15mA	VCTソフトン2.0mm <sup>2</sup> ×3心	接地抵抗可変式

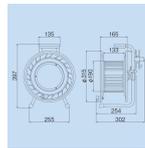

漏電遮断器の仕様  
● 漏電感度の調整は、調整ダイヤルで行います。  
● 漏電遮断器は、接地抵抗可変式です。  
● 漏電・過電圧・過電流・短絡・接地抵抗可変式

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	MSB-301KVX
コード長	30m	重量	9.6kg
コンセント数	2個	コンセント定格	2P・15A・125V 接地付
許容電流	15A	電線仕様	VCTソフトン2.0mm <sup>2</sup> ×3心
漏電感度電流	15mA	メタルセンサー仕様	接地抵抗可変式

埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。

ニュートピプラグ付

防塵キャップ付

漏電遮断器(地絡)付

感度調整機能付

10mアースリール

温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

