


品番 : EA815SS-6A

品名 : AC125V/ 6Ax 10m コードリール(自動巻)



販売価格	30,500円(税抜) / 33,550円(税込)		
カタログ価格	30,500円(税抜) / 33,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/03 12:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0868ページ		

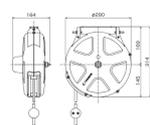

### 仕様

メーカー	三協リール (TRIENS)	型番	SCS-310B
コード長	1次側(入力側): 0.8m 2次側(出力側): 10m	電線仕様	VCT1.25mm <sup>2</sup> ×3心
定格電圧	AC125V	定格電流	6A
使用温度範囲	-5~50℃	コードカラー	ブラック
先端形状	1次側(入力側): コンセントプラグ(アースクリップ付き) 2次側(出力側): 3口コンセントソケット (2口: 接地2P・1口: 2P 15A)	サイズ	290×160×314(H)mm
重量	4.2kg	温度過昇防止スイッチ	有
付属品	・取付ベース板×1 ・十字穴付ナベ小ねじ(M6×20)×4 ・スプリングワッシャー&ナット(M6)×4 ・スプリングワッシャー&蝶ナット(M6)×1		

電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール

プラグ抜け落ち止め金具付き

天井・側面設置可能

## ラチェット式のロック機構

### <サーモスタットで発火事故等を防止>

過電流や以上発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。

### <耐久性向上!SUSプロテクター>

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.