



品番 : EA815SS-8B

品名 : AC125V/ 6Ax 20m コードリール(自動巻)

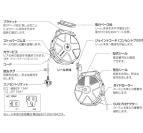

販売価格	63,500円(税抜)／69,850円(税込)		
カタログ価格	63,500円(税抜)／69,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/08 20:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0891ページ		

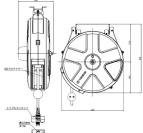

## 仕様

メーカー	三協リール(TRIENS)	型番	SCM-320A
リール設置場所	屋内	コード長	1次側(入力側):0.8m 2次側(出力側):20m
電線仕様	VCT1.25㎟×3心	使用コード	ビニルタイヤコード
カラー	本体:グレー コード:ブラック	先端形状	1次側(入力側):コンセントプラグ (アースクリップ付) 2次側(出力側):3口コンセントソケット (2口:接地2P・1口:2P 15A)
コンセント定格	1次側(入力側):3P・6A・125V 2次側(出力側):2P・6A・125V	コンセント数	3個(内2個接地付コンセント)
使用温度範囲	-5~50°C	サイズ	424×380×184mm
重量	7.5kg	温度過昇防止スイッチ	有
ロック機構	ラチエット式	付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・十字穴付座金組込みナベ小ねじ(M6×15)×2</li> <li>・取付ベース板×1</li> <li>・十字穴付ナベ小ねじ(M6×20)×4</li> <li>・スプリングワッシャー&amp;ナット(M6)×4</li> <li>・十字穴付座金組込みナベ小ねじ(M6×40)×1</li> </ul>

電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール

長尺リールをお探しの方におすすめ!

<耐久性向上!SUSプロテクター>

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。

<サーモスタットで発火事故等を防止>

過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50°Cを超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。

### 代替品



品番 EA815SS-8C

コメント 変更点:カバー・ドラムの材質

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.