



品番 : EA815SS-8B

品名 : AC125V/ 6Ax 20m コードリール(自動巻)

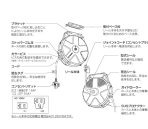

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 63,500円(税抜) / 69,850円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 63,500円(税抜) / 69,850円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/15 07:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |

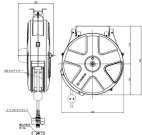

### 仕様

|         |  |            |   |
|---------|--|------------|---|
| メーカー    | 三協リール (TRIENS)                               | 型番         | SCM-320A  |
| リール設置場所 | 屋内   | コード長       | 1次側(入力側): 0.8m<br>2次側(出力側): 20m   |
| 電線仕様    | VCT1.25mm <sup>2</sup> ×3心                   | 使用コード      | ビニルタイヤコード   |
| カラー     | 本体: グレー<br>コード: ブラック                         | 先端形状       | 1次側(入力側): コンセントプラグ<br>(アースクリップ付)<br>2次側(出力側): 3口コンセントソケット<br>(2口: 接地2P・1口: 2P 15A)                                    |
| コンセント定格 | 1次側(入力側): 3P・6A・125V<br>2次側(出力側): 2P・6A・125V | コンセント数     | 3個(内2個接地付コンセント)   |
| 使用温度範囲  | -5~50℃                                       | サイズ        | 424×380×184mm   |
| 重量      | 7.5kg  | 温度過昇防止スイッチ | 有   |
| ロック機構   | ラチェット式                                       | 付属品        | ・十字穴付座金組込みナベ小ねじ (M6×15)×2<br>・取付ベース板×1<br>・十字穴付ナベ小ねじ (M6×20)×4<br>・スプリングワッシャー&ナット (M6)×4<br>・十字穴付座金組込みナベ小ねじ (M6×40)×1 |

電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール

長尺リールをお探しの方におすすめ!

<耐久性向上!SUSプロテクター>

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。

<サーモスタットで発火事故等を防止>

過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。

#### 代替品

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>品番</b> EA815SS-8C</p> <p><b>コメント</b> 変更点:カバー・ドラムの材質</p> |
|---|---|

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.