


品番 : EA815SS-8C

品名 : AC125V/ 6Ax 20m コードリール(自動巻)

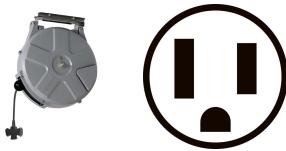

販売価格	63,000円(税抜)／69,300円(税込)		
カタログ価格	63,000円(税抜)／69,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/05 22:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0868ページ		



#### 仕様

メーカー	三協リール(TRIENS)	型番	SCM-320B
リール設置場所	屋内	コード長	1次側(入力側):0.8m 2次側(出力側):20m
電線仕様	VCT1.25㎟×3心	使用コード	ビニルキャブタイヤコード
カラー	本体:グレー コード:ブラック	先端形状	1次側(入力側):コンセントプラグ (アースクリップ付き) 2次側(出力側):3口コンセントソケット (2口:接地2P・1口:2P 15A)
コンセント定格	1次側(入力側):3P・6A・125V 2次側(出力側):2P・6A・125V	コンセント数	3個(内2個接地付コンセント)
使用温度範囲	-5~50°C	サイズ	424×380×184mm
重量(g)	7.5kg	温度過昇防止スイッチ	有
ロック機構	ラチエット式		

電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール

長尺リールをお探しの方におすすめです。

<耐久性向上!SUSプロテクター>

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。

<サーモスタットで発火事故等を防止>

過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50°Cを超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.