
 


品番 : EA815SW-1

品名 : $\phi 4.0\text{mm} \times 10\text{m}/50\text{A}$ アースリール(手動巻取)

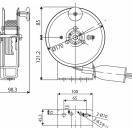

販売価格	10,000円(税抜)／11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜)／11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 23:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	中発販売	型番	ER-410M
シリーズ	リーレックス(Reelex)	材質	本体:スチール クリップ:真鍮(ニッケルメッキ付)
コード長	10m	コード外径	$\phi 4.0\text{mm}$
電線仕様	SUS補強線入り 塩ビ被覆(黒) $\times 0.75 \times 1$ (種別 \times 断面積 \times 芯数)	重量	1.5kg

静電気による爆発、火災事故の防止に。

手巻きタイプ

屋外型

液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク 等での防爆対策

リール式でアース時の作業が安全・簡単に。

アースクリップはしっかりと掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で鋳びにくいニッケルメッキ付です。

コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

