
 


品番：EA815SW-11

品名：φ7.2mm×10m/50A アースリール(手動巻取)

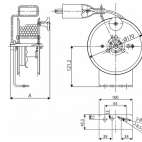

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,000円(税抜) / 15,400円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,000円(税抜) / 15,400円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/03 15:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|------------------------|-------|------------------------------|
| メーカー | 中発販売 | 型番 | ER-7210M |
| シリーズ | リーレックス (Reelex) | 材質 | 本体:スチール クリップ:真鍮(ニッケルメッキ付) |
| コード長 | 10m | コード外径 | φ7.2mm |
| 電線仕様 | 2PNCT×2.0×1(種別×断面積×芯数) | 重量 | 2.1kg |

静電気による爆発、火災事故の防止に。

リール式でアース時の作業が安全・簡単に。

屋外型

液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク 等での防爆対策

手巻きタイプ

アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。

コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

